

# Технический паспорт

## Т-образная секция 60 FS

Артикульный номер: 6213782



Горизонтальная Т-образная секция для всех типов кабельных лотков лестничного типа с высотой боковой стенки 60 мм. Соединители заказываются отдельно.



**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	6213782
Тип	LT 620 R5 FS
Обозначение 1	Т-образная секция
Обозначение 2	для лест.лотка, горизонтальная
Производитель	OBO
Размер	60x200
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	589 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	19,4563 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

T-образная секция 60 FS

Артикульный номер: 6213782



## Размеры

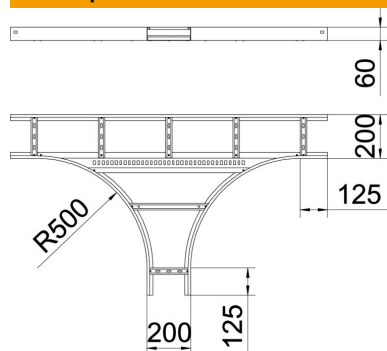

Ширина	200 мм
Высота	60 мм
Размер В	200 мм
Размер R	500 мм

## Технические характеристики

Конструкция перекладин	Профиль неперфорированный
Конструкция бокового профиля	Плоский профиль
Модель	Отвод симметричный
Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Толщина борта	1,5 мм