

Технический паспорт

Т-образная секция 60 FT

Артикульный номер: 6213872



Горизонтальная Т-образная секция для всех типов кабельных лотков лестничного типа с высотой боковой стенки 60 мм. Соединители заказываются отдельно.



St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6213872
Тип	LT 620 R5 FT
Обозначение 1	Т-образная секция
Обозначение 2	для лест.лотка, горизонтальная
Производитель	OBO
Размер	60x200
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	633 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

T-образная секция 60 FT

Артикульный номер: 6213872



Размеры

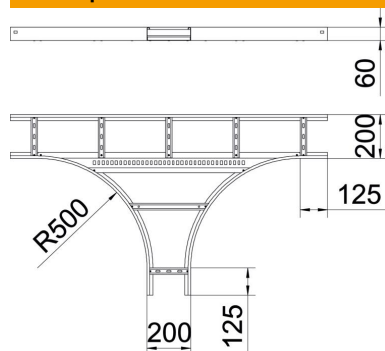

Ширина	200 мм
Высота	60 мм
Размер В	200 мм
Размер R	500 мм

Технические характеристики

Конструкция перекладин	Профиль неперфорированный
Конструкция бокового профиля	Плоский профиль
Модель	Отвод симметричный
Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Толщина борта	1,5 мм