

# Технический паспорт

## Т-образная секция VS 60 A2

Артикульный номер: 7162022



Горизонтальная Т-образная секция для кабельных лотков лестничного типа с перекладинами VS с высотой боковой стенки 60 мм. Соединители заказываются отдельно.



**A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

**2B** без обработки, дообработанный

### Исходные данные

Артикульный номер	7162022
Тип	LT 620 VS A2
Обозначение 1	Т-образная секция
Обозначение 2	для лестн. лотка с переклад VS
Производитель	OBO
Размер	60x200
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	680 кг
Единица веса	кг/100 шт.


# Технический паспорт

T-образная секция VS 60 A2

Артикульный номер: 7162022



## Размеры

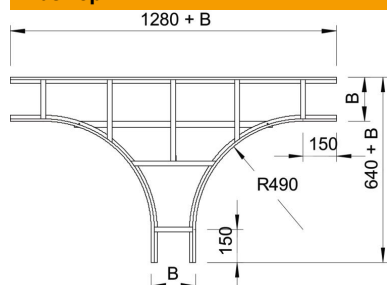

Ширина	200 мм
Высота	60 мм
Размер R	490 мм

## Технические характеристики

Конструкция перекладин	Профиль неперфорированный
Конструкция бокового профиля	Плоский профиль
Модель	Отвод симметричный
Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Толщина борта	1,5 мм