

Технический паспорт

Т-образная секция 60 FS

Артикульный номер: 6225212



Т-образная секция, горизонтальная, с приваренной перекладиной для монтажа на любых кабельных лотках лестничного типа с боковыми стенками высотой 60 мм.
Соединители заказываются отдельно.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6225212
Тип	LT 630 R3 FS
Обозначение 1	Т-образная секция
Обозначение 2	д. каб лотк лестн типа
Производитель	OBO
Размер	60x300
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	531 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	14,8841 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

T-образная секция 60 FS

Артикульный номер: 6225212



Размеры

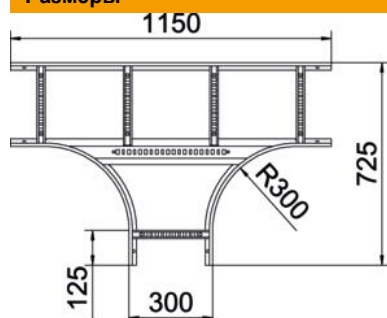

Ширина	300 мм
Высота	60 мм
Размер B	300 мм
Размер R	300 мм

Технические характеристики

Конструкция перекладин	Профиль неперфорированный
Конструкция бокового профиля	Плоский профиль
Конструкция соединителей	Без соединителя
Модель	Отвод симметричный
Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Толщина борта	1,5 мм