

Технический паспорт

Т-образная секция 60 A2

Артикульный номер: 6225254



Т-образная секция, горизонтальная, с приваренной перекладиной для монтажа на любых кабельных лотках лестничного типа с боковыми стенками высотой 60 мм.
Соединители заказываются отдельно.



- A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
- 2B** без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6225254
Тип	LT 640 R3 A2
Обозначение 1	Т-образная секция
Обозначение 2	д. каб лотк лестн типа
Производитель	OBO
Размер	60x400
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	627,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	35,5804 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

T-образная секция 60 A2

Артикульный номер: 6225254



Размеры

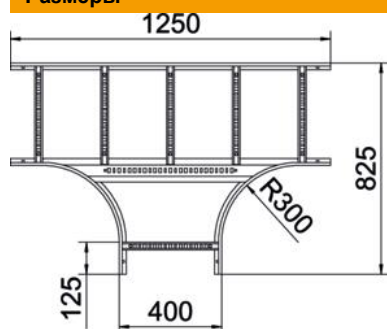

Ширина	400 мм
Высота	60 мм
Размер B	400 мм
Размер R	300 мм

Технические характеристики

Конструкция перекладин	Профиль неперфорированный
Конструкция бокового профиля	Плоский профиль
Конструкция соединителей	Без соединителя
Модель	Отвод симметричный
Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Толщина борта	1,5 мм