

Технический паспорт

T-образная секция VS FS

Артикульный номер: 6213758



Горизонтальная T-образная секция для кабельных лотков лестничного типа с перекладинами VS с высотой боковой стенки 60 мм. Соединители заказываются отдельно. Другие варианты ширины по запросу.




St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6213758
Тип	LT 640 VS FS
Обозначение 1	T-образная секция
Обозначение 2	для лестн. лотка с переклад VS
Производитель	OBO
Размер	60x400
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	871 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

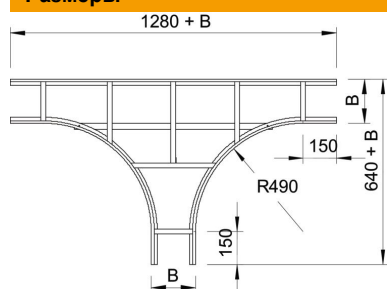

Ширина	400 мм
Высота	60 мм
Размер B	400 мм
Размер R	490 мм

Технический паспорт

T-образная секция VS FS

Артикульный номер: 6213758



Технические характеристики

Конструкция перекладин	Профиль неперфорированный
Конструкция бокового профиля	Плоский профиль
Модель	Отвод симметричный
Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Толщина борта	1,5 мм