

Технический паспорт

Т-образная секция VS 60 A2

Артикульный номер: 7162073



Горизонтальная Т-образная секция для кабельных лотков лестничного типа с перекладинами VS с высотой боковой стенки 60 мм. Соединители заказываются отдельно.



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	7162073
Тип	LT 650 VS A2
Обозначение 1	Т-образная секция
Обозначение 2	для лестн. лотка с переклад VS
Производитель	OBO
Размер	60x500
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	962 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

T-образная секция VS 60 A2

Артикульный номер: 7162073



Размеры

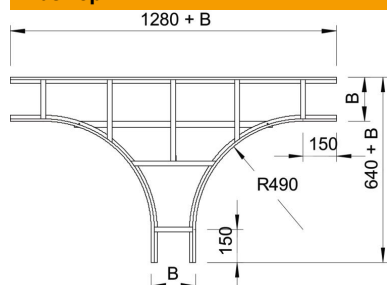

Ширина	500 мм
Высота	60 мм
Размер R	490 мм

Технические характеристики

Конструкция перекладин	Профиль неперфорированный
Конструкция бокового профиля	Плоский профиль
Модель	Отвод симметричный
Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Толщина борта	1,5 мм