

Технический паспорт

Т-образная секция 60 А4

Артикульный номер: 6225278



Т-образная секция, горизонтальная, с приваренной перекладиной для монтажа на любых кабельных лотках лестничного типа с боковыми стенками высотой 60 мм.
Соединители заказываются отдельно.



A4 Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	6225278
Тип	LT 660 R3 A4
Обозначение 1	Т-образная секция
Обозначение 2	д. каб лотк лестн типа
Производитель	OBO
Размер	60x600
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	776,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	51,0487 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

T-образная секция 60 A4

Артикульный номер: 6225278



Размеры

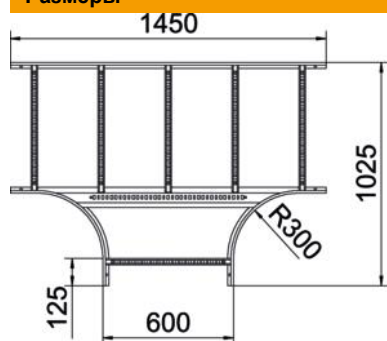

Ширина	600 мм
Высота	60 мм
Размер B	600 мм
Размер R	300 мм

Технические характеристики

Конструкция перекладин	Профиль неперфорированный
Конструкция бокового профиля	Плоский профиль
Конструкция соединителей	Без соединителя
Модель	Отвод симметричный
Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Толщина борта	1,5 мм