

Технический паспорт

T-образная секция VS 60 FT

Артикульный номер: 6213863



Горизонтальная T-образная секция для кабельных лотков лестничного типа с перекладинами VS с высотой боковой стенки 60 мм. Соединители заказываются отдельно. Другие варианты ширины по запросу.




St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6213863
Обозначение 1	T-образная секция
Обозначение 2	для лестн. лотка с переклад VS
Производитель	OBO
Размер	60x600
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	1160 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

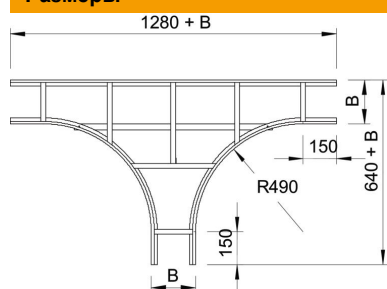

Ширина	600 мм
Высота	60 мм
Размер R	490 мм

Технический паспорт

Т-образная секция VS 60 FT

Артикульный номер: 6213863



Технические характеристики

Конструкция перекладин	Профиль неперфорированный
Конструкция бокового профиля	Плоский профиль
Модель	Отвод симметричный
Повышение живучести конструкции	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Толщина борта	1,5 мм