


Технический паспорт

Продольный соединитель FT

Артикульный номер: 6216548



Продольный соединитель в качестве внешнего крепления для фиксации кабельных лотков лестничного типа и фасонных деталей с высотой боковой стенки 110 мм и сквозной перфорацией стенки.

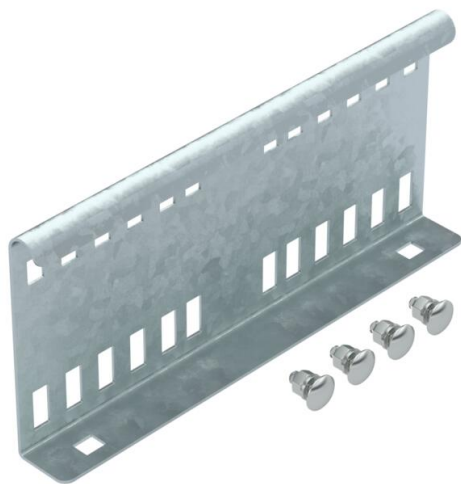

St Сталь

FT Горячее цинкование методом погружения

Исходные данные

Артикульный номер	6216548
Тип	LVG 110 FT
Обозначение 1	Продольный соединитель
Обозначение 2	д. каб лотк лестн типа
Производитель	OBO
Размер	114x250
Материал	Сталь
Поверхность	Горячее цинкование методом погружения
Стандарт поверхности	DIN EN ISO 1461
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	53,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Продольный соединитель FT

Артикульный номер: 6216548



Размеры

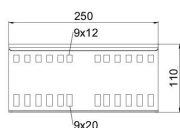

Размер	114x250
Длина	250 мм
Ширина	28 мм
Высота	110 мм
Толщина листа	1,5 мм

Технические характеристики

Исполнение	Продольный соединитель
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	нет
Подходит для высоты кабеленесущей системы	110 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель