


Технический паспорт

Продольный соединитель FS

Артикульный номер: 6208840



Продольный соединитель для внешнего крепления, для фиксации кабельных лотков лестничного типа и фасонных деталей с боковой стенкой высотой 60 мм и сквозной перфорацией.

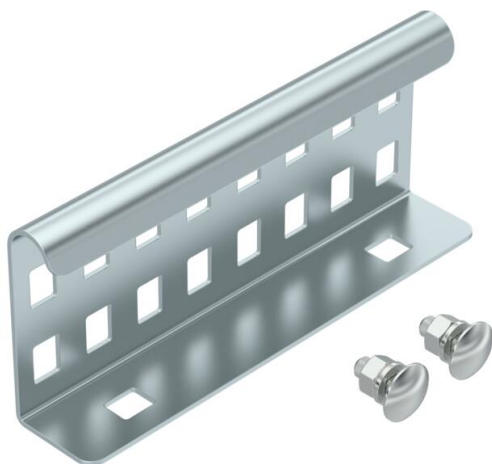

St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6208840
Тип	LVG 60 FS
Обозначение 1	Продольный соединитель
Обозначение 2	д. каб лотк лестн типа
Производитель	OBO
Размер	64x150
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	22 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO (GWP) от колыбели до ворот	0,4762 кг COe / 1 Шт.

 
Технический паспорт

Продольный соединитель FS

Артикульный номер: 6208840



Размеры



Размер	64x150
Длина	150 мм
Ширина	28 мм
Высота	60 мм
Толщина листа	1,5 мм

Технические характеристики

Исполнение	Продольный соединитель
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	нет
Подходит для высоты кабеленесущей системы	60 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель