


# Технический паспорт

## Угловой соединитель FS

Артикульный номер: 6208895



Угловой соединитель для внешнего крепления кабельных лотков лестничного типа и фасонных деталей с боковой стенкой высотой 60 мм и сквозной перфорацией.

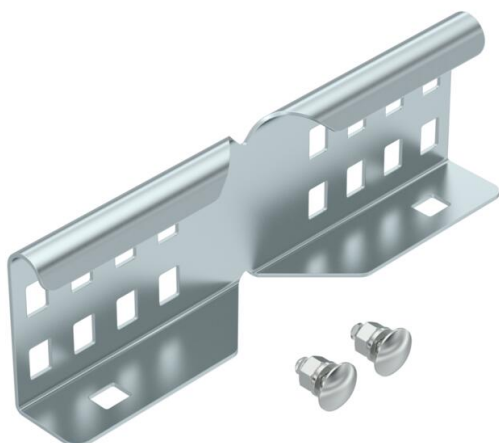

**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	6208895
Тип	LWVG 60 FS
Обозначение 1	Угловой соединитель
Обозначение 2	д. каб лотк лестн типа
Производитель	OBO
Размер	64x200
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	10
Единица расхода	Шт.
Масса	24 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,6786 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

 
# Технический паспорт

## Угловой соединитель FS

Артикульный номер: 6208895



### Размеры



Размер	64x200
Длина	200 мм
Ширина	28 мм
Высота	60 мм
Толщина листа	1,5 мм

### Технические характеристики

Исполнение	Угловой соединитель
Подходит для проволочного лотка	нет
Подходит для кабельных лестничных лотков	да
Подходит для кабельного лотка	нет
Подходит для высоты кабеленесущей системы	60 мм
Горизонтальный поворотный соединитель	нет
Вертикальный поворотный соединитель	нет
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Вид соединения	Болтовой соединитель