

Технический паспорт

Центральный потолочный подвес для кабельных лотков FS

Артикульный номер: 6358543



Центральный потолочный подвес для установки в боковой стенке лотка.



St

Сталь

FS

оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	6358543
Тип	МАН 200 FS
Обозначение 1	Центральный потолочный подвес
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	B200mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	12,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.


Технический паспорт

Центральный потолочный подвес для кабельных лотков FS

Артикульный номер: 6358543



Размеры

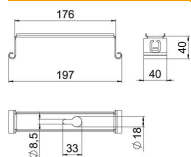

Длина	40 мм
Ширина	200 мм
Ширина	8 in
Высота	39,5 мм
Размер В	197 мм
Размер В1	176 мм

Технические характеристики

Исполнение	Навесной
Повышение живучести конструкции	нет
для ширины макс.	200 мм
для ширины мин.	200
Подходит для метрического стержня с резьбой	8
Подходит для ширины лотков/проводов	200 мм
Диаметр отверстия	8,5 мм
Регулируемый	нет