


# Технический паспорт

## Центральный потолочный подвес с высотой боковой стенки 35 мм

Артикульный номер: 6358692

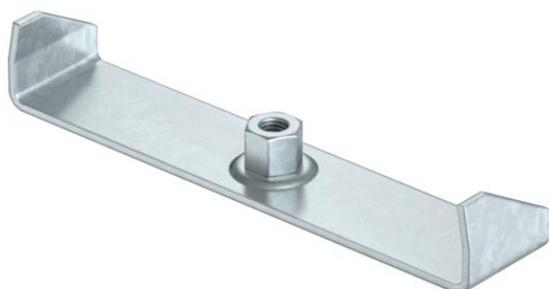

Центральный потолочный подвес для кабельных лотков с закругленной боковой стенкой высотой 35 мм.  
В центральном потолочном подвесе установлена поворотная резьбовая втулка M10. При определении параметров необходимо обратить внимание на равномерное распределение нагрузки. Рекомендуется избегать односторонней нагрузки.




**St** Сталь

**FS** оцинкован конвейерным методом

### Исходные данные

Артикульный номер	6358692
Тип	МАН 35 200 FS
Обозначение 1	Центральный потолочный подвес
Обозначение 2	для кабельного лотка
Производитель	OBO
Размер	B200mm
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	18,6 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,6095 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

### Размеры

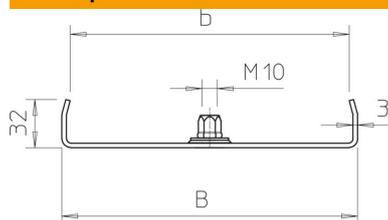

Длина	40 мм
Ширина	200 мм
Ширина	8 in
Высота	32 мм
Размер B	195 мм
Размер b	184 мм

# Технический паспорт

Центральный потолочный подвес с высотой боковой  
стенки 35 мм

Артикульный номер: 6358692



## Технические характеристики

Исполнение	Навесной
Нагрузка (F) кН	0,35 кН
Повышение живучести конструкции	нет
для ширины макс.	200 мм
для ширины мин.	200
Подходит для метрического стержня с резьбой	10
Подходит для ширины лотков/проводов	200 мм
Диаметр отверстия	10,5 мм
Регулируемый	нет