

Технический паспорт

Монтажная пластина, 1-полюсная, M10

Артикульный номер: 5096990



Монтажная пластина, 1-полюсная с винтом M10



- Монтажная пластина с винтом M10 для установки разрядников MCF 35-1+FS-440;
- Винты M10 для прямой установки разрядника на сборную шину;
- Винты для установки поставляются в комплекте.



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Исходные данные

Артикульный номер	5096990
Тип	MCF-MS-M10
Обозначение 1	Монтажная пластина
Обозначение 2	с резьбой M10
Производитель	ОВО
Размер	M10
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	14,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,1205 кг CO2e / 1 Шт.


Технический паспорт

Монтажная пластина, 1-полюсная, M10

Артикульный номер: 5096990

OBO
BETTERMANN

Размеры

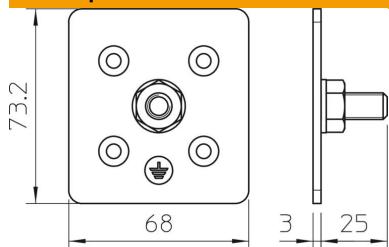

Технические характеристики

Исполнение	1-полюсный
Исполнение	1
Вид защиты	IP20