


Технический паспорт

Кабельный лоток MKS-Magic® 60, неперфорированный, черный

Артикульный номер: 6062979

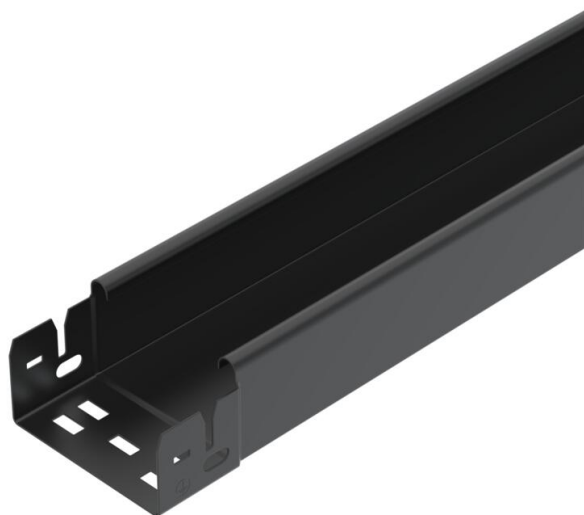

Неперфорированный кабельный лоток с интегрированной системой быстрого монтажа. С черным покрытием.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.



St

Сталь

P135

PES135 - Polyester

Исходные данные

Артикульный номер	6062979
Тип	MKSMU 610 FSK SW
Обозначение 1	Кабельный лоток MKSMU
Обозначение 2	неперф., быстрого соединения
Производитель	OBO
Размер	60x100x3050
Цвет	черный; RAL 9005
Материал	Сталь
Поверхность	PES135 - Polyester
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	6
Единица расхода	Метр
Масса	198,46 кг
Единица веса	кг/100 м
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	4,4133 кг CO ₂ e / 1 Метр

Технический паспорт

Кабельный лоток MKS-Magic® 60, неперфорированный, черный

Артикульный номер: 6062979



Размеры



Размер	60 x 100
Длина	3 050 мм
Ширина	100 мм
Высота	60 мм
Толщина листа	1 мм
Размер В	100 мм
Размер W	100 мм

Технические характеристики

Конструкция соединителей	Встроенный соединитель
Вид крепления монтажной системы	Пол Потолок Стена
Повышение живучести конструкции	нет
С крышкой	нет
Монтажное отверстие в основании	нет
Схема расположения отверстий NATO	нет
Полезное поперечное сечение	58 см²
Полезное поперечное сечение	5800 мм²
Нержавеющая сталь, протравленная	нет
Боковая перфорация	нет
Конструкция для больших расстояний	нет
Полезная длина	3000 мм
Вид соединителя кабеленесущей системы	Крепление защелкиванием

Нагрузки

Используемые расстояния между опорами мин.	1,5 м
Используемые расстояния между опорами макс.	2,5 м
Расстояние между опорами: 1,5 м.	1,5 кН/м
Расстояние между опорами 1,75 м	1,25 кН/м
Расстояние между опорами 1,0 м	1 кН/м
Расстояние между опорами 2,5 м	0,5 кН/м