

# Технический паспорт

Суппорт для телекоммуникационного модуля типа, для  
лючка GESRM2, 1 х тип LE

Артикульный номер: 7407628



Монтажная пластина для установки одного телекоммуникационного модуля  
следующих типов: LexCom 125 и 250 KAT 5e (экранированный).

Размер монтажного отверстия в мм: 18,30 x 17,20.




CE

A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

## Исходные данные

Артикульный номер	7407628
Обозначение 1	Монтажная пластина
Обозначение 2	С 1-м отверстием, тип LE
Производитель	OBO
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	1,6 кг
Единица веса	кг/100 шт.

## Размеры

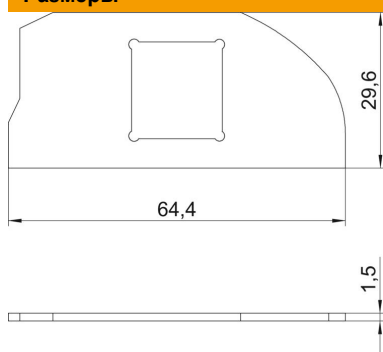

Длина	64,4 мм
Ширина	29,6 мм

# Технический паспорт

Суппорт для телекоммуникационного модуля типа, для  
лючка GESRM2, 1 x тип LE

Артикульный номер: 7407628



## Технические характеристики

Количество встраиваемых устройств	2
Исполнение	в форме держателя
Вид крепления	с фиксатором
Поле для маркировки	нет
Защитная рамка напольного покрытия	нет
Плита настила	нет
Утапливаемый вровень с полом	нет
Возможность монтажа уплотнения	нет
Монтажное отверстие для напольного бокса	нет
Отсоединяемая крышка	нет
Подходит для монтажа в двойных полах	да
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	да
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	да
Подходит для монтажа в пустотных полах	да
Подходит для полов с влажным типом уборки	да
Подходит для канала, прокладываемого под полом	да
С выемкой напольного покрытия	нет
Конструкция для тяжелых нагрузок	нет
Глубина	1,5 мм
Возможность разгрузки от усилий натяжения	да