

Технический паспорт

Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей типа В,
для лючка GESRM2

Артикульный номер: 7407622



Суппорт для установки 2-х телекоммуникационных модулей следующих типов: ВTR: E-DAT; Dätwyler: MS и MS-N; Kerpen: VarioKeystone.
Размер монтажного отверстия в мм: 19,35/21,55 x 14,85.




A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Исходные данные

Артикульный номер	7407622
Обозначение 1	Монтажная пластина
Обозначение 2	с 2 схемами отверстий типа В
Производитель	OBO
Размер	19,35x14,85
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	1,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

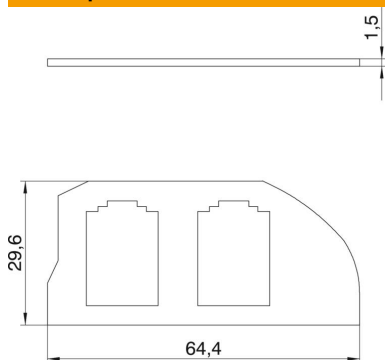

Длина	64,4 мм
Ширина	29,6 мм

Технический паспорт

Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей типа В,
для лючка GESRM2

Артикульный номер: 7407622



Технические характеристики

Количество встраиваемых устройств	2
Исполнение	в форме держателя
Вид крепления	с фиксатором
Поле для маркировки	нет
Защитная рамка напольного покрытия	нет
Плита настила	нет
Утапливаемый вровень с полом	нет
Возможность монтажа уплотнения	нет
Монтажное отверстие для напольного бокса	нет
Отсоединяемая крышка	нет
Подходит для монтажа в двойных полах	да
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	да
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	да
Подходит для монтажа в пустотных полах	да
Подходит для полов с влажным типом уборки	да
Подходит для канала, прокладываемого под полом	да
С выемкой напольного покрытия	нет
Конструкция для тяжелых нагрузок	нет
Глубина	1,5 мм
Возможность разгрузки от усилий натяжения	да