

Технический паспорт

Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей типа С,
для лючка GESRM2

Артикульный номер: 7407624



Суппорт для установки 2-х телекоммуникационных модулей следующих типов: Brand-Rex: экранированный; EKU: E-Stone; Dätwyler: KS-T, MS-K и KU-T; R&M: Snap-In и Keystone; Rutenbeck: UM и UMflex; SETEC: MKJ, UKJ и XKJ; Siemon TERA; Telegärtner: AMJ и UMJ.
Размер монтажного отверстия в мм: 19,30 x 14,80.


CE

A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

Исходные данные

Артикульный номер	7407624
Обозначение 1	Монтажная пластина
Обозначение 2	с 2 схемами отверстий типа С
Производитель	OBO
Размер	19,3x14,8
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	1,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Размеры

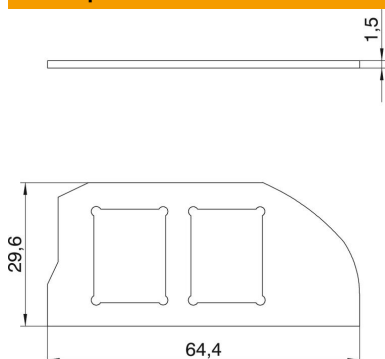

Длина	64,4 мм
Ширина	29,6 мм

Технический паспорт

Суппорт для 2 телекоммуникационных модулей типа С,
для лючка GESRM2

Артикульный номер: 7407624



Технические характеристики

Количество встраиваемых устройств	2
Исполнение	в форме держателя
Вид крепления	с фиксатором
Поле для маркировки	нет
Защитная рамка напольного покрытия	нет
Плита настила	нет
Утапливаемый вровень с полом	нет
Возможность монтажа уплотнения	нет
Монтажное отверстие для напольного бокса	нет
Отсоединяемая крышка	нет
Подходит для монтажа в двойных полах	да
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой	да
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки	да
Подходит для монтажа в пустотных полах	да
Подходит для полов с влажным типом уборки	да
Подходит для канала, прокладываемого под полом	да
С выемкой напольного покрытия	нет
Конструкция для тяжелых нагрузок	нет
Глубина	1,5 мм
Возможность разгрузки от усилий натяжения	да