

Технический паспорт

Монтажная пластина для огнестойких
распределительных коробок FireBox T-серии
Артикульный номер: 7205484



Монтажная пластина для крепления огнестойких распределительных коробок FireBox T-серии (с наружным креплением) к листовым или лестничным кабельным лоткам с боковой стенкой высотой 60 мм. Изогнутая форма и усиленное исполнение из гофрированной стали позволяют прокладывать огнестойкий кабель без необходимости сгибать его над боковой стенкой лотка.

St Сталь

DD Конвейерное цинкование методом двойного погружения

Исходные данные


Артикульный номер	7205484
Тип	MP T616
Обозначение 1	Монтаж. пластина FireBox T160
Обозначение 2	для кабеленесущих систем
Производитель	OBO
Размер	220x63x159
Материал	Сталь
Поверхность	Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	34,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Монтажная пластина для огнестойких
распределительных коробок FireBox Т-серии
Артикульный номер: 7205484



Размеры

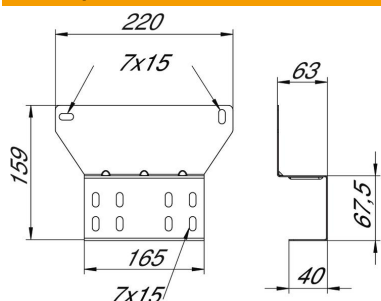

Ширина	220 мм
Высота	159 мм
Размер В	220 мм
Размер Н	159 мм
Размер х	63 мм
Размер у	165 мм

Технические характеристики

Исполнение	горизонтальный
Вид крепления	Винтовое крепление
Нержавеющая сталь, протравленная	нет