

# Технический паспорт

## Монтажная пластина A2

Артикульный номер: 7085133



Монтажная пластина для крепления деталей к борту кабельного лотка. Крепление к боковой стенке проволочного лотка производится без применения болтов путем загиба накладок. Крепление к боковой стенке листового кабельного лотка и кабельного лотка лестничного типа производится с помощью 2-х болтов с полукруглой плоской головкой. Благодаря центральному отверстию в монтажной пластине к ней легко крепится монтажная коробка В9/Т с помощью болта, входящего в комплект поставки. Болт FRSB 6x12 необходимо заказать отдельно.



- A2** Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
- 2B** без обработки, дообработанный

### Исходные данные

Артикульный номер	7085133
Тип	MP UNI A2
Обозначение 1	Монтажная пластина
Обозначение 2	универсальный
Производитель	OBO
Размер	170x120
Цвет	цвета нержавеющей стали
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	11 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	1,0388 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.


# Технический паспорт

## Монтажная пластина A2

Артикульный номер: 7085133



### Размеры

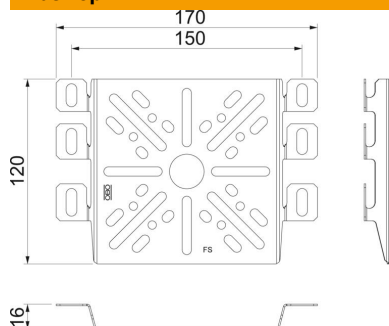

Ширина	170 мм
Высота	120 мм
Толщина листа	1 мм

### Технические характеристики

Исполнение	горизонтальный
Вид крепления	Винтовое крепление
Нержавеющая сталь, протравленная	нет