

Технический паспорт

Угловая монтажная пластина FS

Артикульный номер: 7084765



Угловая монтажная пластина для крепления к боковой стенке кабельного лотка.
Болт FRS В 6x12 необходимо заказать отдельно.



St Сталь

FS оцинкован конвейерным методом

Исходные данные

Артикульный номер	7084765
Тип	MP WI KL. FS
Обозначение 1	Монтажная пластина
Обозначение 2	изогнутый, маленький
Производитель	OBO
Размер	210x120
Цвет	цинковый
Материал	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Стандарт поверхности	DIN EN 10346
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	20,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,5493 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Угловая монтажная пластина FS

Артикульный номер: 7084765



Размеры

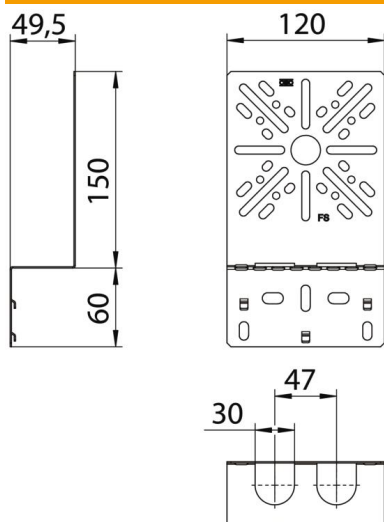

Ширина	120 мм
Ширина	4,72 in
Высота	210 мм
Толщина листа	1 мм

Технические характеристики

Исполнение	вертикальный
Вид крепления	Винтовое крепление
Нержавеющая сталь, протравленная	нет