

Технический паспорт

Болт с Г-образной головкой ZL

Артикульный номер: 1148126



Болт с прямоугольной головкой для профильной рейки MS4022



St Сталь

ZL Цинк-ламельное покрытие

Исходные данные

Артикульный номер	1148126
Тип	MS40НВ M12x30 ZL
Обозначение 1	Болт с Г-образной головкой
Обозначение 2	для профильной рейки MS4022
Производитель	OBO
Размер	M12x30mm
Материал	Сталь
Поверхность	Цинк-ламельное покрытие
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	7,55 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,1931 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Болт с Г-образной головкой ZL

Артикульный номер: 1148126



Размеры

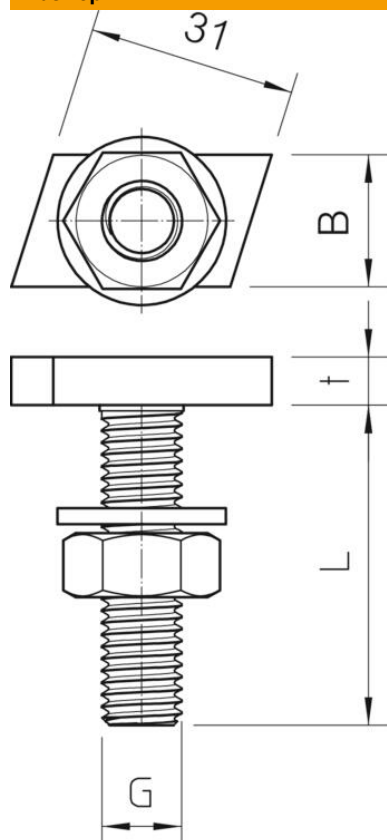

Длина	35 мм
Ширина	14 мм
Высота	7,5 мм

Технические характеристики

Момент вращения	27 Nm
Подходит для DIN-реек	да
Резьба	M12x30mm
Метрическая резьба	12