


# Технический паспорт

## Скользящая гайка ZL

Артикульный номер: 1147110



Скользящая гайка для профильной рейки MS4022

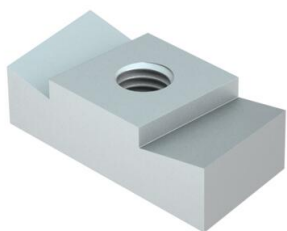

**St** Сталь

**ZL** Цинк-ламельное покрытие

### Исходные данные

Артикульный номер	1147110
Тип	MS40SN M8 ZL
Обозначение 1	Скользящая гайка
Обозначение 2	для профильной рейки MS4022
Производитель	OBO
Размер	M8
Материал	Сталь
Поверхность	Цинк-ламельное покрытие
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	3,6 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,0825 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.



# Технический паспорт

## Скользящая гайка ZL

Артикульный номер: 1147110



### Размеры

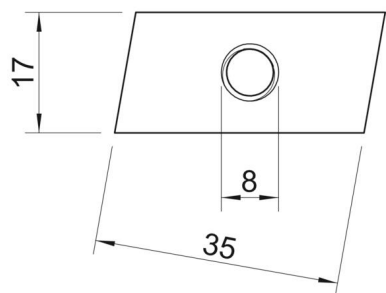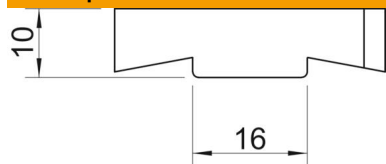

Длина	35 мм
Ширина	17 мм
Высота	10 мм
Размер В	17 мм
Размер Н	10 мм
Размер L	30 мм

### Технические характеристики

Резьба	M8
Метрическая резьба	8
С пружиной	нет