


Технический паспорт

Болт с прямоугольной головкой, с пружиной ZL

Артикульный номер: 1148354



Болт с прямоугольной головкой и пружиной для реек MS4121 и MS4141.

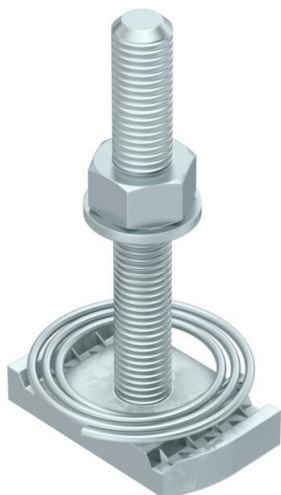

St

Сталь

ZL

Цинк-ламельное покрытие

Исходные данные

Артикульный номер	1148354
Тип	MS41HBF M8x60 ZL
Обозначение 1	Болт с прям. головкой, пружина
Обозначение 2	для профил. рейки MS4121/4141
Производитель	OBO
Размер	M8x60mm
Материал	Сталь
Поверхность	Цинк-ламельное покрытие
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	6,3 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,178 кг CO ₂ e / 1 Шт.

 
Технический паспорт

Болт с прямоугольной головкой, с пружиной ZL

Артикульный номер: 1148354



Размеры



Длина	66 мм
Ширина	35 мм
Высота	20 мм
Размер	6 мм
H	
Размер L	60 мм

Технические характеристики

Момент вращения	8 Nm
Подходит для DIN-реек	да
Резьба	M8x60
Метрическая резьба	8
Подкладная шайба Ø	16 мм