


Технический паспорт

Болт с прямоугольной головкой ZL

Артикульный номер: 1148326



Болт с прямоугольной головкой для реек MS4121 и MS4141

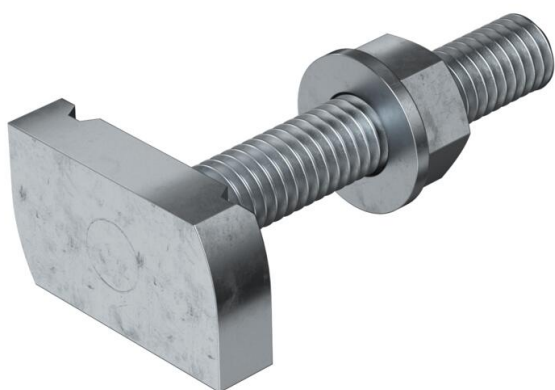

St

Сталь

ZL

Цинк-ламельное покрытие

Исходные данные

Артикульный номер	1148326
Тип	MS41NB M10x60 ZL
Обозначение 1	Болт с прямоугольной головкой
Обозначение 2	для профил. рейки MS4121/4141
Производитель	OBO
Размер	M10x60mm
Материал	Сталь
Поверхность	Цинк-ламельное покрытие
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	9,25 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,2368 кг CO ₂ е / 1 Шт.



Технический паспорт

Болт с прямоугольной головкой ZL

Артикульный номер: 1148326



Размеры

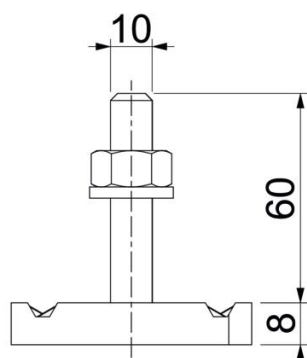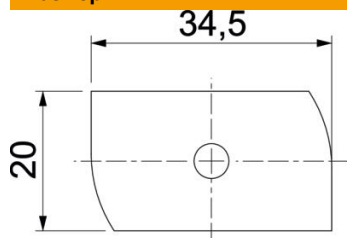

Длина	34,5 мм
Ширина	20 мм
Высота	8 мм
Размер Н	8 мм
Размер L	60 мм

Технические характеристики

Момент вращения	16 Nm
Подходит для DIN-реек	да
Резьба	M 10 x 60
Подкладная шайба Ø	20 мм