

Технический паспорт

Болт с прямоугольной головкой А4

Артикульный номер: 1148442



Болт с прямоугольной головкой для реек MS4121 и MS4141



CE

A4 Нержавеющая сталь

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	1148442
Тип	MS41НВ M12x100A4
Обозначение 1	Болт с прямоугольной головкой
Обозначение 2	для профил. рейки MS4121/4141
Производитель	OBO
Размер	M12x100mm
Материал	Нержавеющая сталь
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	15,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,7894 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Болт с прямоугольной головкой А4


Артикульный номер: 1148442



Размеры

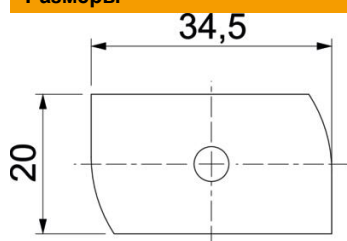

Длина	34,5 мм
Ширина	20 мм
Высота	9 мм
Размер Н	9 мм
Размер L	100 мм

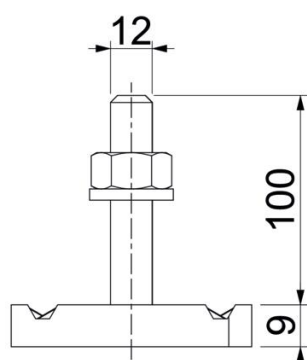

Технические характеристики

Момент вращения	14,4 Nm
Подходит для DIN-реек	да
Резьба	M 12 x 100
Подкладная шайба Ø	24 мм