


Технический паспорт

Болт с прямоугольной головкой ZL

Артикульный номер: 1148342



Болт с прямоугольной головкой для реек MS4121 и MS4141

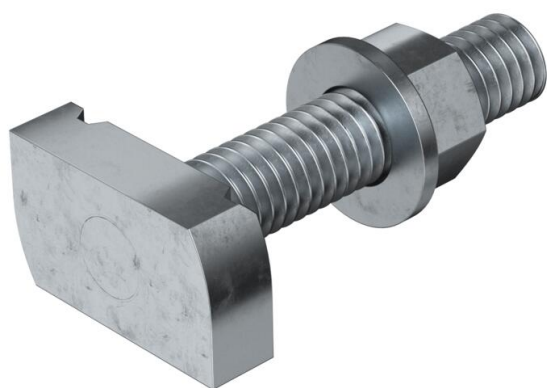

St

Сталь

ZL

Цинк-ламельное покрытие

Исходные данные

Артикульный номер	1148342
Тип	MS41HB M12x100ZL
Обозначение 1	Болт с прямоугольной головкой
Обозначение 2	для профил. рейки MS4121/4141
Производитель	OBO
Размер	M12x100mm
Материал	Сталь
Поверхность	Цинк-ламельное покрытие
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	20
Единица расхода	Шт.
Масса	15,95 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,4223 кг CO ₂ e / 1 Шт.



Технический паспорт

Болт с прямоугольной головкой ZL

Артикульный номер: 1148342



Размеры

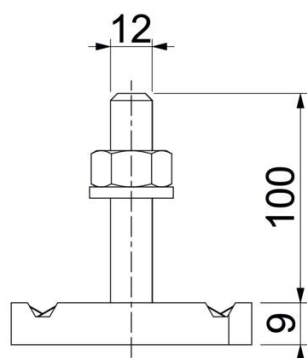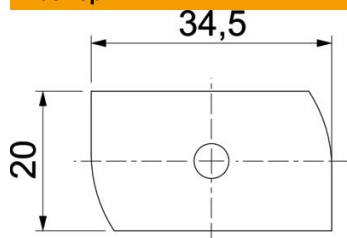

Длина	34,5 мм
Ширина	20 мм
Высота	9 мм
Размер Н	9 мм
Размер L	100 мм

Технические характеристики

Момент вращения	27 Nm
Подходит для DIN-реек	да
Резьба	M 12 x 100
Подкладная шайба Ø	24 мм