


# Технический паспорт

## Болт с прямоугольной головкой ZL

Артикульный номер: 1148306



Болт с прямоугольной головкой для реек MS4121 и MS4141

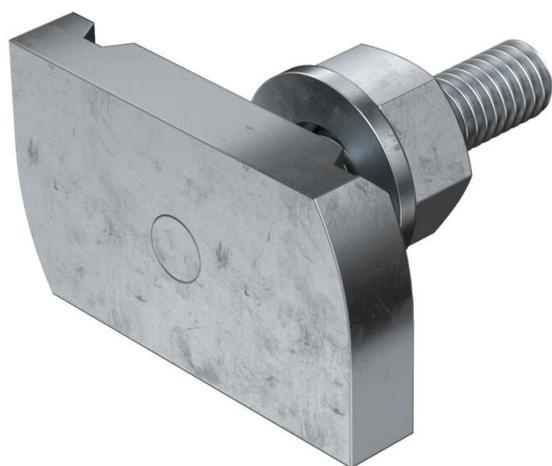

St Сталь

ZL Цинк-ламельное покрытие

### Исходные данные

Артикульный номер	1148306
Тип	MS41НВ М6х30 ZL
Обозначение 1	Болт с прямоугольной головкой
Обозначение 2	для профил. рейки MS4121/4141
Производитель	OBO
Размер	M6x30mm
Материал	Сталь
Поверхность	Цинк-ламельное покрытие
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	4 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,102 кг CO <sub>e</sub> / 1 Шт.


# Технический паспорт

Болт с прямоугольной головкой ZL


Артикульный номер: 1148306



## Размеры

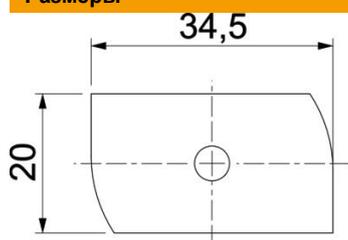

Длина	34,5 мм
Ширина	20 мм
Высота	6 мм
Размер	6 мм
H	
Размер L	30 мм

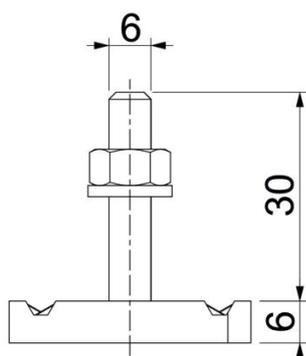

## Технические характеристики

Момент вращения	3,3 Nm
Подходит для DIN-реек	да
Резьба	M 6 x 30
Подкладная шайба Ø	12 мм