

# Технический паспорт

## Скользкая гайка с пружиной А4

Артикульный номер: 1147340



Скользкая гайка с пружиной для установки на профильных рейках MS4121 и MS4141



**A4** Нержавеющая сталь

**2B** без обработки, дообработанный

### Исходные данные

|                                                            |                                     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Артикульный номер                                          | 1147340                             |
| Тип                                                        | MS41SNF M8 A4                       |
| Обозначение 1                                              | Скользкая гайка с пружиной          |
| Обозначение 2                                              | для профил. рейки MS4121/4141       |
| Производитель                                              | OBO                                 |
| Размер                                                     | M8                                  |
| Материал                                                   | Нержавеющая сталь                   |
| Поверхность                                                | без обработки, дообработанный       |
| Стандарт поверхности                                       |                                     |
| Минимальная единица продажи                                | 50                                  |
| Единица расхода                                            | Шт.                                 |
| Масса                                                      | 3,15 кг                             |
| Единица веса                                               | кг/100 шт.                          |
| Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот | 0,1523 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт. |


 
# Технический паспорт

Скользящая гайка с пружиной А4

Артикульный номер: 1147340



## Размеры

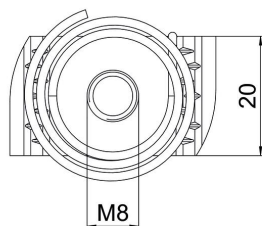

|          |       |
|----------|-------|
| Длина    | 35 мм |
| Ширина   | 20 мм |
| Высота   | 6 мм  |
| Размер Н | 6 мм  |

## Технические характеристики

|                    |    |
|--------------------|----|
| Резьба             | M8 |
| Метрическая резьба | 8  |
| С пружиной         | да |