

Технический паспорт

Болт с Г-образной головкой ZL

Артикульный номер: 1148230



Болт с прямоугольной головкой для профильной рейки MS5030



St

Сталь

ZL

Цинк-ламельное покрытие

Исходные данные

Артикульный номер	1148230
Тип	MS50HB M12x60 ZL
Обозначение 1	Болт с Г-образной головкой
Обозначение 2	для профильной рейки MS5030
Производитель	OBO
Размер	M12x60mm
Материал	Сталь
Поверхность	Цинк-ламельное покрытие
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	25
Единица расхода	Шт.
Масса	11,65 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,2981 кг CO ₂ е / 1 Шт.


Технический паспорт

Болт с Г-образной головкой ZL


Артикульный номер: 1148230



Размеры

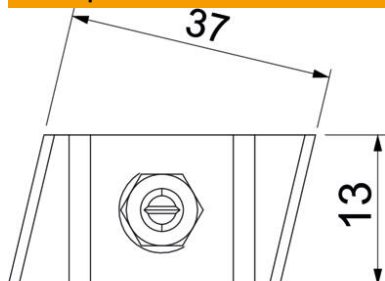

Длина	43,3 мм
Ширина	13 мм
Высота	10 мм

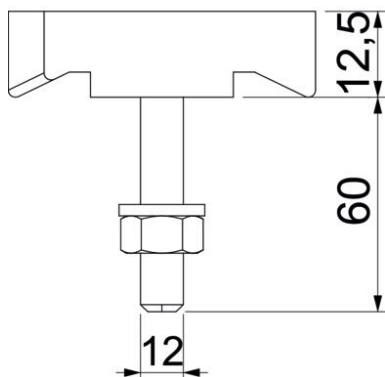

Технические характеристики

Подходит для DIN-реек	да
Резьба	M12x60mm
Метрическая резьба	12