

Технический паспорт

Скользящая гайка, А4

Артикульный номер: 1147194



Скользящая гайка для профильной рейки MS5030



A4 Нержавеющая сталь

2B без обработки, дообработанный

Исходные данные

Артикульный номер	1147194
Тип	MS50SN M12 A4
Обозначение 1	Скользящая гайка
Обозначение 2	для профильной рейки MS5030
Производитель	OBO
Размер	M12
Материал	Нержавеющая сталь
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	6,1 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,2931 кг CO _e / 1 Шт.


Технический паспорт

Скользящая гайка, А4


Артикульный номер: 1147194



Размеры

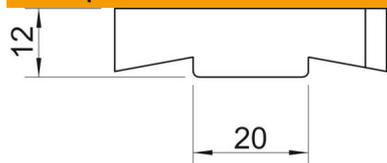

Длина	43 мм
Ширина	21 мм
Высота	12 мм

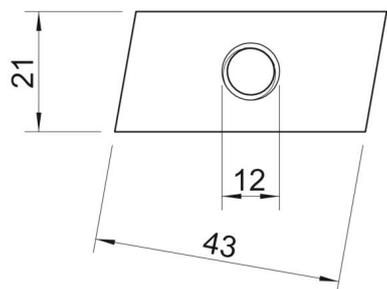

Технические характеристики

Резьба	M12
Метрическая резьба	12
С пружиной	нет