


Технический паспорт

Скользкая гайка, A4

Артикулный номер: 1147186



Скользкая гайка для профильной рейки MS5030

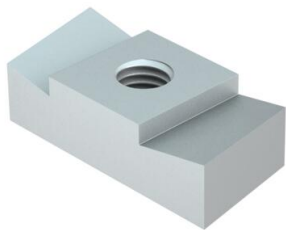

- A4

Нержавеющая сталь
- 2B

без обработки, дообработанный

Исходные данные	
Артикулный номер	1147186
Тип	MS50SN M8 A4
Обозначение 1	Скользкая гайка
Обозначение 2	для профильной рейки MS5030
Производитель	OBO
Размер	M8
Материал	Нержавеющая сталь
Поверхность	без обработки, дообработанный
Стандарт поверхности	
Минимальная единица продажи	50
Единица расхода	Шт.
Масса	6,55 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,3145 кг COe / 1 Шт.


Технический паспорт

Скользящая гайка, А4


Артикульный номер: 1147186



Размеры

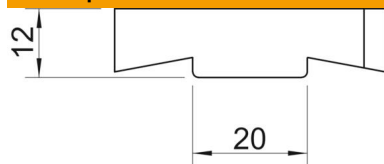

Длина	43 мм
Ширина	21 мм
Высота	12 мм

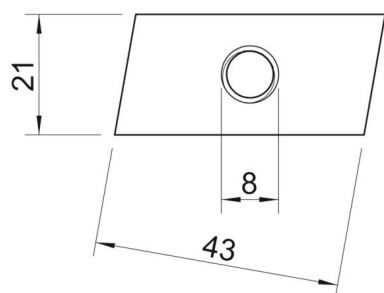

Технические характеристики

Резьба	M8
Метрическая резьба	8
С пружиной	нет