


Технический паспорт

Мультимедийная розетка с разъемом Audio/Video-Cinch, ширина 1 модуль, с прямым выводом, для соединения пайкой

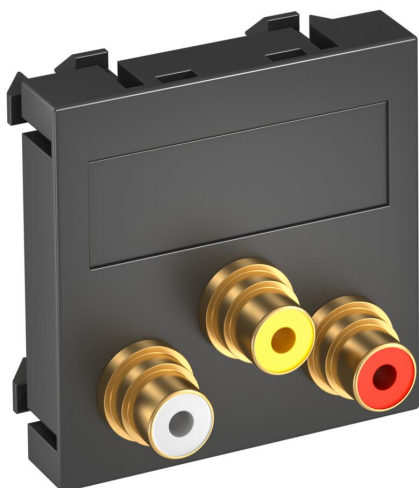

Мультимедийная рамка с 3 гнездовыми разъемами Audio-Video Cinch, с прямым кабельным выводом, с полем для маркировки, 3 гнездовых разъема Cinch (RCA) с подключением пайкой, цветовая кодировка желтый/красный/белый. Суппорт с растровым креплением подходит для горизонтального и вертикального монтажа.

PC Поликарбонат

Исходные данные


Артикульный номер	6105165
Тип	MTG-12R L SWGR1
Обозначение 1	Мультрамка с раз. Audio/Video
Обозначение 2	3х гнезда с соединением пайкой
Производитель	OBO
Размер	45x45mm
Цвет	цвет: черный; RAL 7021
Материал	Поликарбонат
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	3,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Мультимедийная розетка с разъемом Audio/Video-Cinch, ширина 1 модуль, с прямым выводом, для соединения пайкой



Размеры

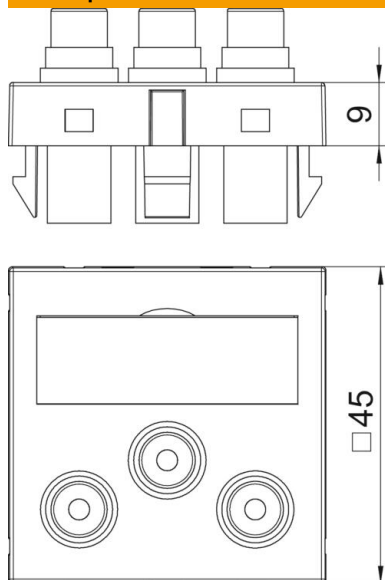

Технические характеристики

Конструкция поверхности	матовый
Вид крепления	einrasten
Не содержит галогенов	да
Откидная крышка	нет
Клеммная колодка	нет
С маркировкой	нет
С пылезащитой	нет
Вид защиты	IP20
Несущее кольцо	нет
Прозрачный	нет
Применение	Cinch
Возможность разгрузки от усилий натяжения	нет
Сводка	Основной элемент с центральной накладкой
Направление выпуска	Прямой