

Технический паспорт

Розетка USB

Артикульный номер: 6105302



Зарядное USB-устройство с двумя входами USB типа A, для подключения 1-2 мобильных приборов, максимальный выходной ток 1x2100 мА или 2x1050 мА.

PC Поликарбонат

Исходные данные

Артикульный номер	6105302
Тип	MTG-2UC2.1 SWGR1
Обозначение 1	Зарядное устройство USB
Обозначение 2	с зарядным током 2,1 А
Производитель	OBO
Размер	45x45mm
Цвет	цвет: черный; RAL 7021
Материал	Поликарбонат
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	5,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,4607 кг CO ₂ e / 1 Шт.


Технический паспорт

Розетка USB

Артикульный номер: 6105302



Размеры

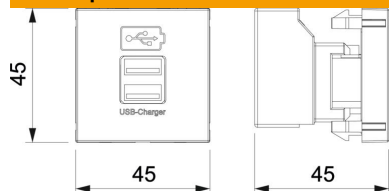

Ширина	45 мм
Высота	45 мм

Технические характеристики

Конструкция поверхности	матовый
Вид крепления	einrasten
Не содержит галогенов	да
Откидная крышка	нет
Клеммная колодка	нет
С маркировкой	нет
С пылезащитой	нет
Вид защиты	IP20
Глубина	45 мм
Несущее кольцо	нет
Прозрачный	нет
Применение	USB
Возможность разгрузки от усилий натяжения	нет
Сводка	Основной элемент с центральной накладкой