


Технический паспорт

Мультимедийная рамка с разъемами Component Video, ширина 1 модуль, с прямым выводом, для соединения пайкой

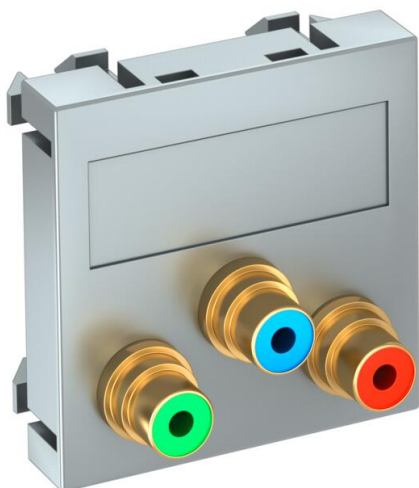

Корпус с тремя разъемами «тюльпан» для Component Video, прямой кабельный вывод, с полем для надписи, три гнезда «тюльпан» (RCA) с подключением пайкой, цветовая кодировка красный/зеленый/синий. Суппорт с растровым креплением подходит для горизонтального и вертикального монтажа.

PC Поликарбонат

Исходные данные


Артикульный номер	6105120
Тип	MTG-3R L AL1
Обозначение 1	Мультрамка с раз.Video-Cinch
Обозначение 2	3х гнезда с соединением пайкой
Производитель	OBO
Размер	45x45mm
Цвет	алюминиевый лак
Материал	Поликарбонат
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	3,2 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Мультимедийная рамка с разъемами Component Video, ширина 1 модуль, с прямым выводом, для соединения пайкой



Размеры

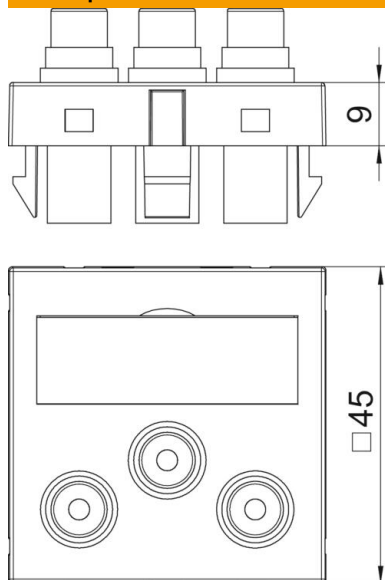

Технические характеристики

Количество единиц	1
Конструкция поверхности	матовый
Вид крепления	einrasten
Не содержит галогенов	да
Откидная крышка	нет
Клеммная колодка	нет
С маркировкой	нет
С пылезащитой	нет
Вид защиты	IP20
Несущее кольцо	нет
Прозрачный	нет
Применение	Cinch
Возможность разгрузки от усилий натяжения	нет
Сводка	Основной элемент с центральной накладкой