

Технический паспорт

Мультимедийная розетка с разъемом BNC, ширина 1 модуль, с прямым выводом, для соединения 1:1
Артикульный номер: 6105021



Мультимедийная рамка с разъемом BNC, с прямым кабельным выводом, с полем для маркировки, соединение BNC с разъемом 1:1 (гнездо-гнездо). Суппорт с растровым креплением подходит для горизонтального и вертикального монтажа.

PC Поликарбонат

Исходные данные


Артикульный номер	6105021
Тип	MTG-BC F SWGR1
Обозначение 1	Мульт.рамка с раз. Video-BNC
Обозначение 2	1x соединение, гнездо-гнездо
Производитель	OBO
Размер	45x45mm
Цвет	цвет: черный; RAL 7021
Материал	Поликарбонат
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	1,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0695 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Мультимедийная розетка с разъемом BNC, ширина 1 модуль, с прямым выводом, для соединения 1:1
Артикульный номер: 6105021



Размеры

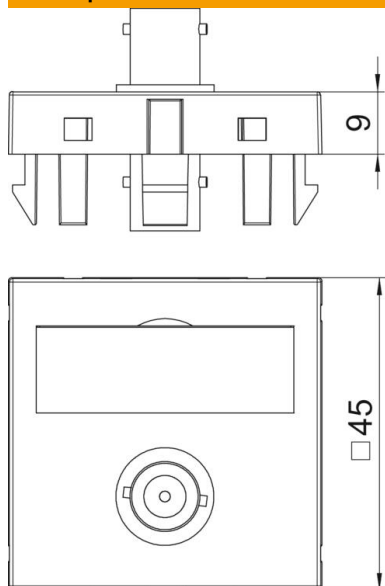

Ширина	45 мм
Высота	45 мм

Технические характеристики

Конструкция поверхности	матовый
Вид крепления	einrasten
Не содержит галогенов	да
Откидная крышка	нет
Клеммная колодка	нет
С маркировкой	нет
С пылезащитой	нет
Вид защиты	IP20
Глубина	9 мм
Несущее кольцо	нет
Прозрачный	нет
Применение	BNC/TNC
Возможность разгрузки от усилий натяжения	нет
Сводка	Основной элемент с центральной накладкой
Направление выпуска	Прямой