


Технический паспорт

Мультимедийная розетка с разъемом D-Sub9, ширина 1 модуль, с прямым выводом, с соединительным кабелем

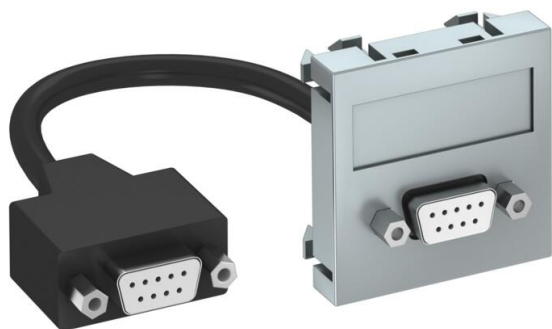

Мультимедийная рамка с разъемом D-Sub9, с прямым кабельным выводом, с полем для маркировки, короткий соединительный кабель D-Sub9 (RS232) с разъемом 1:1 (гнездо-гнездо). Суппорт с растровым креплением подходит для горизонтального и вертикального монтажа.



PC Поликарбонат

Исходные данные

| | |
|--|-------------------------------------|
| Артикульный номер | 6104688 |
| Тип | MTG-DB9 F AL1 |
| Обозначение 1 | Мультимедийная рамка D-Sub9 |
| Обозначение 2 | с кабелем, гнездо-гнездо |
| Производитель | OBO |
| Размер | 45x45mm |
| Цвет | алюминиевый лак |
| Материал | Поликарбонат |
| Минимальная единица продажи | 1 |
| Единица расхода | Шт. |
| Масса | 5,2 кг |
| Единица веса | кг/100 шт. |
| Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот | 0,0809 кг CO ₂ e / 1 Шт. |

Технический паспорт


Мультимедийная розетка с разъемом D-Sub9, ширина 1 модуль, с прямым выводом, с соединительным кабелем



Размеры



| | |
|--------|-------|
| Ширина | 45 мм |
| Высота | 45 мм |

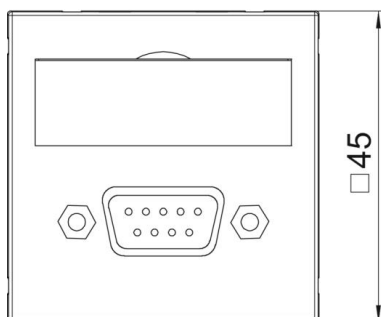

Технические характеристики

| | |
|---|--|
| Конструкция поверхности | матовый |
| Вид крепления | einrasten |
| Освещение | нет |
| Поле для маркировки | с полем для надписи |
| Не содержит галогенов | да |
| Откидная крышка | нет |
| Клеммная колодка | нет |
| С маркировкой | нет |
| С пылезащитой | нет |
| Вид защиты | IP20 |
| Глубина | 9 мм |
| Несущее кольцо | нет |
| Прозрачный | нет |
| Применение | D-Sub, мини-формат |
| Возможность разгрузки от усилий натяжения | нет |
| Сводка | Основной элемент с центральной накладкой |
| Направление выпуска | Прямой |
| Подходит для количества втулок/муфт | 1 |