

Технический паспорт

Мультимедийная розетка с разъемом D-Sub9, ширина 1 модуль, с прямым выводом, с винтовым зажимом
Артикульный номер: 6104637



Мультимедийная рамка с разъемом D-Sub9, с прямым кабельным выводом, с полем для маркировки, разъем D-Sub9 (RS232) с винтовым зажимом. Суппорт с растровым креплением подходит для горизонтального и вертикального монтажа.

PC Поликарбонат

Исходные данные

Артикульный номер	6104637
Тип	MTG-DB9 S SWGR1
Обозначение 1	Мультимедийная рамка D-Sub9
Обозначение 2	гнездо с резьбовым соединением
Производитель	OBO
Размер	45x45mm
Цвет	цвет: черный; RAL 7021
Материал	Поликарбонат
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	2,4 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт


Мультимедийная розетка с разъемом D-Sub9, ширина 1 модуль, с прямым выводом, с винтовым зажимом
Артикульный номер: 6104637



Размеры



Ширина	45 мм
Высота	45 мм

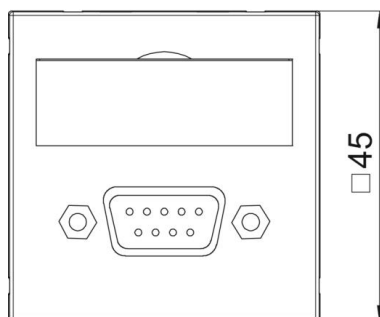

Технические характеристики

Конструкция поверхности	матовый
Вид крепления	einrasten
Поле для маркировки	с полем для надписи
Не содержит галогенов	да
Откидная крышка	нет
Клеммная колодка	нет
С маркировкой	нет
С пылезащитой	нет
Вид защиты	IP20
Глубина	9 мм
Несущее кольцо	нет
Прозрачный	нет
Применение	D-Sub, мини-формат
Возможность разгрузки от усилий натяжения	нет
Сводка	Основной элемент с центральной накладкой
Направление выпуска	Прямой