

Технический паспорт

Мультимедийная розетка с разъемом DVI-I, ширина 1 модуль, с прямым выводом, с соединительным кабелем



Разъем с гнездом DVI-I, прямой кабельный вывод, с полем для надписи, короткий соединительный кабель DVI-I в исполнении гнездо-гнездо. Суппорт с растровым креплением подходит для горизонтального и вертикального монтажа.



PC Поликарбонат

Исходные данные

Артикулный номер	6104757
Тип	MTG-DVI F SWGR1
Обозначение 1	Мультимедийная рамка DVI
Обозначение 2	с кабелем, гнездо-гнездо
Производитель	OBO
Размер	45x45mm
Цвет	цвет: черный; RAL 7021
Материал	Поликарбонат
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	6 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт


Мультимедийная розетка с разъемом DVI-I, ширина 1 модуль, с прямым выводом, с соединительным кабелем



Размеры



Ширина	45 мм
Высота	45 мм

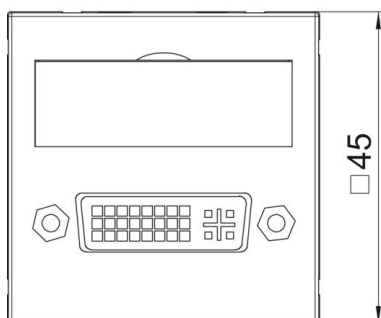

Технические характеристики

Количество единиц	1
Конструкция поверхности	матовый
Вид крепления	einrasten
Освещение	нет
Поле для маркировки	с полем для надписи
Не содержит галогенов	да
Откидная крышка	нет
Клеммная колодка	нет
С маркировкой	нет
С пылезащитой	нет
Вид защиты	IP20
Глубина	9 мм
Несущее кольцо	нет
Прозрачный	нет
Применение	Прочее
Возможность разгрузки от усилий натяжения	нет
Сводка	Основной элемент с центральной накладкой
Направление выпуска	Прямой
Со втулками/муфтами	да
Подходит для количества втулок/муфт	1