

# Технический паспорт

Мультимедийная розетка с разъемом DVI-D, ширина 1 модуль, с прямым выводом (с винтовыми клеммами)  
Артикульный номер: 6104733



Мультимедийная рамка с разъемом DVI-D, с прямым выводом, с полем для маркировки, разъем DVI-D с винтовыми клеммами. Суппорт имеет растровое крепление и предусмотрен для горизонтального и вертикального монтажа.  
Установка в кабельный короб Rapid 45 невозможна из-за размера устройства.

PC Поликарбонат

## Исходные данные

Артикульный номер	6104733
Тип	MTG-DVI S SWGR1
Обозначение 1	Мультимедийная рамка DVI
Обозначение 2	гнездо с резьбовым соединением
Производитель	OBO
Размер	45x45mm
Цвет	цвет: черный; RAL 7021
Материал	Поликарбонат
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	3,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.

# Технический паспорт


Мультимедийная розетка с разъемом DVI-D, ширина 1 модуль, с прямым выводом (с винтовыми клеммами)  
Артикульный номер: 6104733



## Размеры



Ширина	45 мм
Высота	45 мм

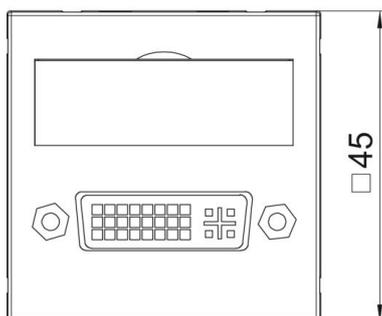

## Технические характеристики

Конструкция поверхности	матовый
Вид крепления	einrasten
Поле для маркировки	с полем для надписи
Не содержит галогенов	да
Откидная крышка	нет
Клеммная колодка	нет
С маркировкой	нет
С пылезащитой	нет
Вид защиты	IP20
Глубина	9 мм
Несущее кольцо	нет
Прозрачный	нет
Применение	Прочее
Возможность разгрузки от усилий натяжения	нет
Сводка	Основной элемент с центральной накладкой
Направление выпуска	Прямой