

Технический паспорт

Мультимедийная рамка с отверстием для разъема DVI,
ширина 1 модуль, с прямым выводом
Артикульный номер: 6104778



Мультимедийная рамка с отверстием для разъема DVI, с прямым выводом, с полем для маркировки, без разъема. Суппорт с растровым креплением подходит для горизонтального и вертикального монтажа.



PC Поликарбонат

Исходные данные


Артикульный номер	6104778
Тип	MTG-DV O RW1
Обозначение 1	Мультимедийная рамка DVI
Обозначение 2	без соединительного гнезда
Производитель	OBO
Размер	45x45mm
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Поликарбонат
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	0,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,0822 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Мультимедийная рамка с отверстием для разъема DVI,
ширина 1 модуль, с прямым выводом
Артикульный номер: 6104778



Размеры

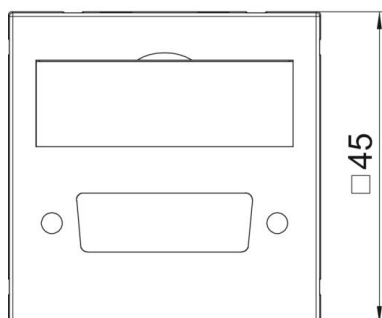

Ширина	45 мм
Высота	45 мм

Технические характеристики

Количество единиц	1
Конструкция поверхности	матовый
Вид крепления	einrasten
Поле для маркировки	с полем для надписи
Не содержит галогенов	да
Откидная крышка	нет
Клеммная колодка	нет
С маркировкой	нет
С пылезащитой	нет
Вид защиты	IP20
Глубина	9 мм
Несущее кольцо	нет
Прозрачный	нет
Применение	Прочее
Возможность разгрузки от усилий натяжения	нет
Сводка	Основной элемент с центральной накладкой