

# Технический паспорт

**Мультимедийная рамка с отверстием для разъема DVI,  
ширина 1 модуль, с прямым выводом  
Артикульный номер: 6104781**



Мультимедийная рамка с отверстием для разъема DVI, с прямым кабельным выводом, с полем для маркировки, без разъема. Суппорт с растровым креплением предусмотрен для горизонтального и вертикального монтажа.

PC

Поликарбонат

## Исходные данные

Артикульный номер	6104781
Тип	MTG-DV O SWGR1
Обозначение 1	Мультимедийная рамка DVI
Обозначение 2	без соединительного гнезда
Производитель	OBO
Размер	45x45mm
Цвет	цвет: черный; RAL 7021
Материал	Поликарбонат
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	0,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,0597 кг CO2e / 1 Шт.

# Технический паспорт


Мультимедийная рамка с отверстием для разъема DVI,  
ширина 1 модуль, с прямым выводом  
Артикульный номер: 6104781



## Размеры



Ширина	45 мм
Высота	45 мм

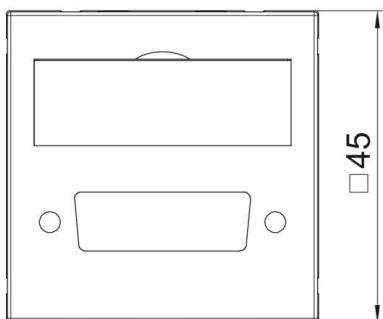

## Технические характеристики

Конструкция поверхности	матовый
Вид крепления	einrasten
Поле для маркировки	с полем для надписи
Не содержит галогенов	да
Откидная крышка	нет
Клеммная колодка	нет
С маркировкой	нет
С пылезащитой	нет
Вид защиты	IP20
Глубина	9 мм
Несущее кольцо	нет
Прозрачный	нет
Применение	Прочее
Возможность разгрузки от усилий натяжения	нет
Сводка	Основной элемент с центральной накладкой
Направление выпуска	Прямой