

# Технический паспорт

Мультимедийная розетка с разъемом HDMI, ширина 1 модуль, с прямым выводом, с соединительным кабелем



Разъем HDMI, прямой кабельный вывод, с полем для надписи, короткий соединительный кабель HDMI в исполнении гнездо-гнездо. Суппорт с растровым креплением подходит для горизонтального и вертикального монтажа.



PC Поликарбонат

## Исходные данные


Артикульный номер	6104832
Тип	MTG-HD F AL1
Обозначение 1	Мультимедийная рамка HDMI
Обозначение 2	с кабелем, гнездо-гнездо
Производитель	OBO
Размер	45x45mm
Цвет	алюминиевый лак
Материал	Поликарбонат
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	6 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO <sub>2</sub> (GWP) от колыбели до ворот	0,2375 кг CO <sub>2</sub> e / 1 Шт.

# Технический паспорт

Мультимедийная розетка с разъемом HDMI, ширина 1 модуль, с прямым выводом, с соединительным кабелем



## Размеры

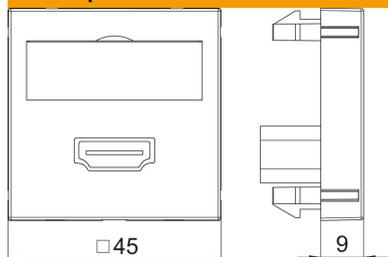

Ширина	45 мм
Высота	45 мм

## Технические характеристики

Конструкция поверхности	матовый
Вид крепления	einrasten
Поле для маркировки	с полем для надписи
Не содержит галогенов	да
Откидная крышка	нет
Клеммная колодка	нет
С маркировкой	нет
С пылезащитой	нет
Вид защиты	IP20
Глубина	9 мм
Несущее кольцо	нет
Прозрачный	нет
Применение	HDMI
Возможность разгрузки от усилий натяжения	нет
Сводка	Основной элемент с центральной накладкой