

Технический паспорт

Мультимедийная розетка с миниразъемом, ширина 1 модуль, с прямым выводом, для соединения пайкой
Артикульный номер: 6104952



Мультимедийная рамка с миниразъемом 3,5 мм, с прямым кабельным выводом, с полем для маркировки, разъем TRS 3,5 мм для соединения пайкой. Суппорт с растровым креплением подходит для горизонтального и вертикального монтажа.

PC Поликарбонат

Исходные данные


Артикульный номер	6104952
Тип	MTG-MK L AL1
Обозначение 1	Мультимед. рамка с раз. Audio
Обозначение 2	1x гнездо с соединением пайкой
Производитель	OBO
Размер	45x45mm
Цвет	алюминиевый лак
Материал	Поликарбонат
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	2,128 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,0961 кг CO2e / 1 Шт.

Технический паспорт

Мультимедийная розетка с миниразъемом, ширина 1 модуль, с прямым выводом, для соединения пайкой
Артикульный номер: 6104952



Размеры

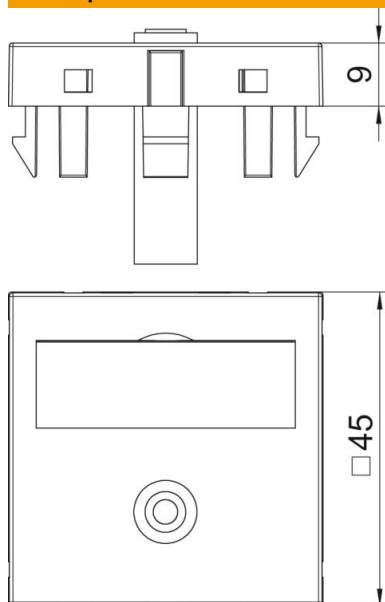

Ширина	45 мм
Высота	45 мм

Технические характеристики

Количество единиц	1
Конструкция поверхности	матовый
Вид крепления	einrasten
Поле для маркировки	с полем для надписи
Не содержит галогенов	да
Откидная крышка	нет
Клеммная колодка	нет
С маркировкой	нет
С пылезащитой	нет
Вид защиты	IP20
Глубина	9 мм
Несущее кольцо	нет
Прозрачный	нет
Применение	Телефонная розетка
Возможность разгрузки от усилий натяжения	нет
Сводка	Основной элемент с центральной накладкой