

Технический паспорт

Мультимедийная розетка с разъемом XLR, ширина 1 модуль с прямым выводом, 3-х полюсный разъем с винтовыми клеммами



Мультимедийная рамка с разъемом XLR, с прямым выводом, без поля для маркировки, 3-х полюсный разъем с винтовыми клеммами. Суппорт с растровым креплением подходит для горизонтального и вертикального монтажа.

PC Поликарбонат

Исходные данные


Артикульный номер	6105252
Тип	MTG-X3F S SWGR1
Обозначение 1	Мультимед. рамка XLR 3-пол.
Обозначение 2	гнездо с резьбовым соединением
Производитель	OBO
Размер	45x45mm
Цвет	цвет: черный; RAL 7021
Материал	Поликарбонат
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	3,5 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,1531 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Мультимедийная розетка с разъемом XLR, ширина 1 модуль с прямым выводом, 3-х полюсный разъем с винтовыми клеммами



Размеры

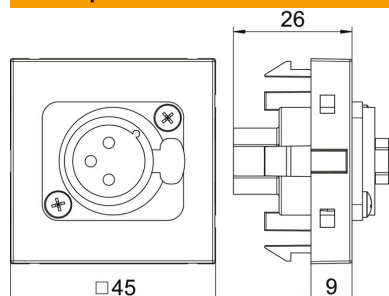

Ширина	45 мм
Высота	45 мм

Технические характеристики

Конструкция поверхности	матовый
Вид крепления	einrasten
Поле для маркировки	без поля для надписи
Не содержит галогенов	нет
Откидная крышка	нет
Клеммная колодка	нет
С маркировкой	нет
С пылезащитой	нет
Вид защиты	IP20
Глубина	9 мм
Несущее кольцо	да
Прозрачный	нет
Применение	XLR
Возможность разгрузки от усилий натяжения	нет
Сводка	Основной элемент с центральной накладкой
Направление выпуска	Прямой