

Технический паспорт

Мультимедийная рамка с отверстием для разъема XLR,
ширина 1 модуль, с прямым выводом
Артикульный номер: 6105234



Мультимедийная рамка с отверстием для разъема XLR, с прямым кабельным выводом, без поля для маркировки, без разъема. Суппорт с растровым креплением подходит для горизонтального и вертикального монтажа.

PC Поликарбонат

Исходные данные


Артикульный номер	6105234
Тип	MTG-X O RW1
Обозначение 1	Мультимедийная рамка XLR
Обозначение 2	без соединительного гнезда
Производитель	OBO
Размер	45x45mm
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Поликарбонат
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	0,6 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,1247 кг CO2e / 1 Шт.

Технический паспорт

Мультимедийная рамка с отверстием для разъема XLR,
ширина 1 модуль, с прямым выводом
Артикульный номер: 6105234



Размеры

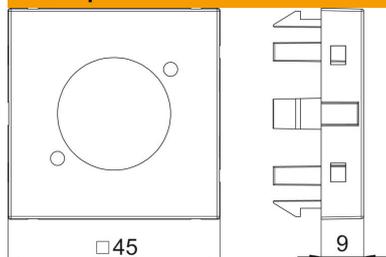

Ширина	45 мм
Высота	45 мм

Технические характеристики

Количество единиц	1
Конструкция поверхности	матовый
Вид крепления	einrasten
Поле для маркировки	с полем для надписи
Не содержит галогенов	да
Откидная крышка	нет
Клеммная колодка	нет
С маркировкой	нет
С пылезащитой	нет
Вид защиты	IP20
Глубина	9 мм
Несущее кольцо	нет
Прозрачный	нет
Применение	XLR
Возможность разгрузки от усилий натяжения	нет
Сводка	Основной элемент с центральной накладкой