

Технический паспорт

Мультимедийная розетка с разъемом BNC, ширина 1 модуль, с наклонным выводом, для соединения 1:1
Артикульный номер: 6105102



Мультимедийная рамка с двумя разъемами BNC, с наклонным кабельным выводом, с полем для маркировки, два соединения BNC с разъемом 1:1 (гнездо-гнездо). Суппорт с расстовым креплением подходит для горизонтального и вертикального монтажа.

PC Поликарбонат

Исходные данные


Артикульный номер	6105102
Тип	MTS-2BC F RW1
Обозначение 1	Мульт.рамка с раз. Audio-BNC
Обозначение 2	2x соединения, гнездо-гнездо
Производитель	OBO
Размер	45x45mm
Цвет	белоснежный; RAL 9010
Материал	Поликарбонат
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	2,7 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO ₂ (GWP) от колыбели до ворот	0,17 кг CO ₂ e / 1 Шт.

Технический паспорт

Мультимедийная розетка с разъемом BNC, ширина 1 модуль, с наклонным выводом, для соединения 1:1
Артикульный номер: 6105102



Размеры

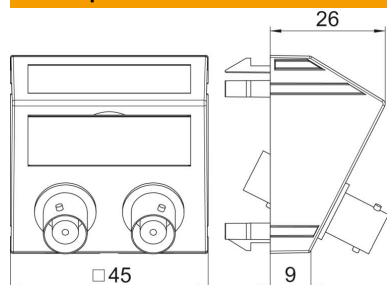

Ширина	45 мм
Высота	45 мм

Технические характеристики

Количество единиц	1
Конструкция поверхности	матовый
Вид крепления	einrasten
Не содержит галогенов	да
Откидная крышка	нет
Клеммная колодка	нет
С маркировкой	нет
С пылезащитой	нет
Вид защиты	IP20
Глубина	26 мм
Несущее кольцо	нет
Прозрачный	нет
Применение	BNC/TNC
Возможность разгрузки от усилий натяжения	нет
Сводка	Основной элемент с центральной накладкой