

Технический паспорт

Мультимедийная рамка с отверстием для разъема VGA / D-Sub 9, ширина 1 модуль, с наклонным выводом
Артикульный номер: 6104721

OBO
BETTERMANN



Корпус для разъема VGA / D-Sub9, наклонный кабельный вывод, с полем для надписи, без разъема. Суппорт с растровым креплением подходит для горизонтального и вертикального монтажа.

PC Поликарбонат

Исходные данные


Артикульный номер	6104721
Тип	MTS-DB O SWGR1
Обозначение 1	Мультимед. рамка VGA/D-Sub9
Обозначение 2	без соединительного гнезда
Производитель	OBO
Размер	45x45mm
Цвет	цвет: черный; RAL 7021
Материал	Поликарбонат
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	0,9 кг
Единица веса	кг/100 шт.
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот	0,0707 кг CO2e / 1 Шт.

Технический паспорт

Мультимедийная рамка с отверстием для разъема VGA /
D-Sub 9, ширина 1 модуль, с наклонным выводом
Артикульный номер: 6104721

OBO
BETTERMANN

Размеры

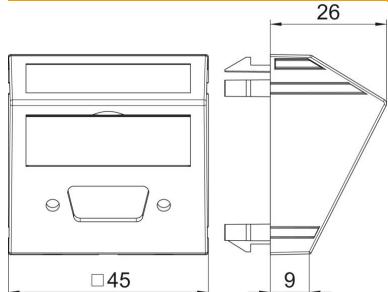

Ширина	45 мм
Высота	45 мм

Технические характеристики

Количество единиц	1
Конструкция поверхности	матовый
Вид крепления	einrasten
Поле для маркировки	с полем для надписи
Не содержит галогенов	да
Откидная крышка	нет
Клеммная колодка	нет
С маркировкой	нет
С пылезащитой	нет
Вид защиты	IP20
Глубина	26 мм
Несущее кольцо	нет
Прозрачный	нет
Применение	VGA
Возможность разгрузки от усилий натяжения	нет
Сводка	Основной элемент с центральной накладкой
Направление выпуска	Косой