

Технический паспорт

Мультимедийная розетка с разъемом VGA, ширина 1 модуль, с наклонным выводом, с винтовым зажимом
Артикульный номер: 6104625



Мультимедийная рамка с разъемом VGA, с наклонным кабельным выводом, с полем для маркировки, разъем VGA (HD15) с винтовым зажимом. Суппорт с растровым креплением подходит для горизонтального и вертикального монтажа.

PC Поликарбонат

Исходные данные


Артикульный номер	6104625
Тип	MTS-VGA S SWGR1
Обозначение 1	Мультимедийная рамка VGA
Обозначение 2	гнездо с резьбовым соединением
Производитель	OBO
Размер	45x45mm
Цвет	цвет: черный; RAL 7021
Материал	Поликарбонат
Минимальная единица продажи	1
Единица расхода	Шт.
Масса	2,6 кг
Единица веса	кг/100 шт.

Технический паспорт

Мультимедийная розетка с разъемом VGA, ширина 1 модуль, с наклонным выводом, с винтовым зажимом
Артикульный номер: 6104625



Размеры

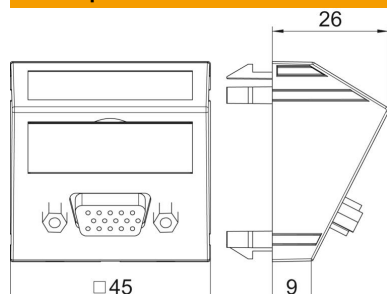

Ширина	45 мм
Высота	45 мм

Технические характеристики

Количество единиц	1
Конструкция поверхности	матовый
Вид крепления	einrasten
Поле для маркировки	с полем для надписи
Не содержит галогенов	да
Откидная крышка	нет
Клеммная колодка	нет
С маркировкой	нет
С пылезащитой	нет
Вид защиты	IP20
Глубина	26 мм
Несущее кольцо	нет
Прозрачный	нет
Применение	VGA
Возможность разгрузки от усилий натяжения	нет
Сводка	Основной элемент с центральной накладкой
Направление выпуска	Косой